


GXA4N004R0401 (montage avec moteur ATEX EX4 – Jeu Normal - Rapport 1/4 – Taille 90 – Arbre claveté)
 (to be fitted with EX4 ATEX motor – Normal backlash – Ratio 4:1 – Size 90 – Shaft with key)
ATEX - II2DGcT6

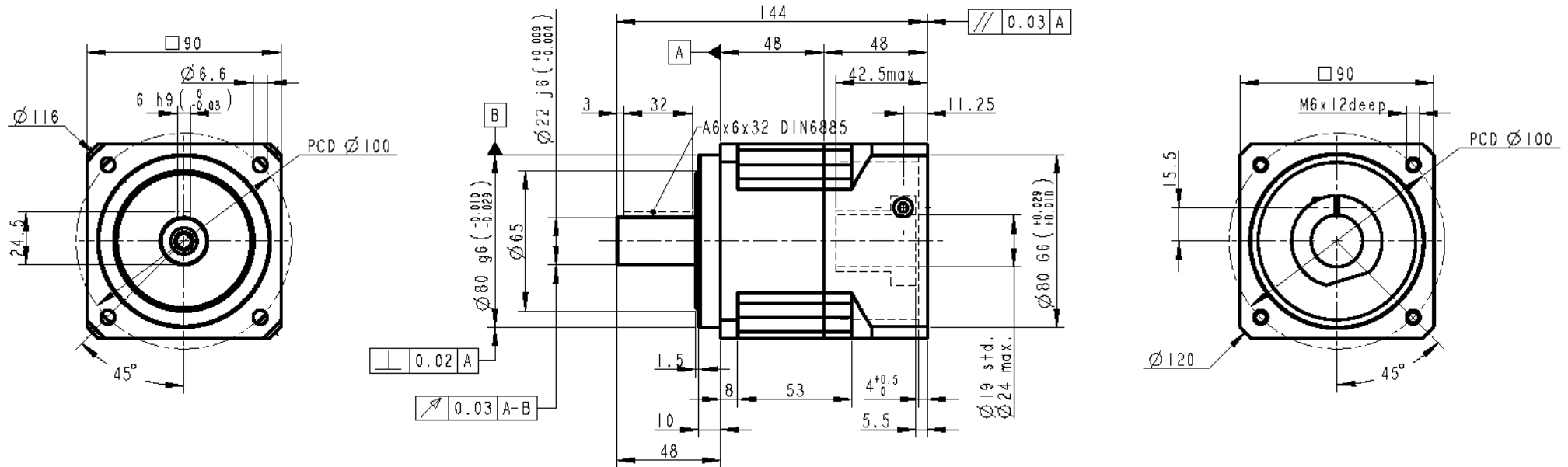

Rapport réduction : 4

Couple sortie nominal : 140 Nm

Vitesse entrée nominale : 4000 tr/mn

Jeu : 5 minutes

Charge radiale (milieu arbre) : 3250 N

Rendement : 97%

Inertie : 4.8 E-5 kgm²

Lubrification : Graisse Synth.NYOGEL 792D

Position montage : Toutes

Masse : 3.7 kg

Couple sortie maxi : 252 Nm

Vitesse entrée maximale : 8000 tr/mn

Rigidité : 14 Nm/min

Charge axiale : 1625 N

Durée de vie : 20000 h

Température service : -10 à +40°C

Protection : IP65

Niveau sonore : < 60 dB (3000tr/mn)

